




管

エスロン硬質塩化ビニル電線管 < VE/HIVE > (JIS C 8430)

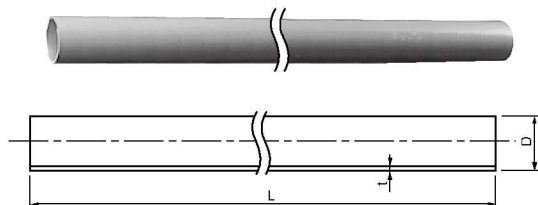

エスロン硬質塩化ビニル電線管には、硬質塩化ビニル製のグレーパイプとアイボリー、耐衝撃性硬質塩化ビニル製のHIパイプ・ゴールド+（プラス）とHIパイプ・アイボリーの4種類があります。高所からの打ち込みなどに際して、耐衝撃性が必要となる場合は、衝撃性に強いHIパイプ・ゴールド+（プラス）もしくはHIパイプ・アイボリーをご使用ください。

エスロン硬質塩化ビニル電線管の特長

1. 電気を通しません
2. 単線配管ができます
3. 電線被覆を傷つけません
4. 腐食しません
5. 燃えにくい材質です
6. 軽くて丈夫です
7. 施工が簡単です
8. 耐衝撃性に優れています
(HIパイプ・ゴールド+（プラス）)

単位: mm

呼び径	外径 (D)	外径の 許容差	厚 さ(t)		長 さ (L)	品 番			
			最小	許容差		グレー	HI	アイボリー	HIアイボリー
14	18	±0.2	1.8	+0.4	4,000±10	VE144	IE144	VEC144	IEC144
16	22	±0.2	1.8	+0.4	4,000±10	VE164	IE164	VEC164	IEC164
22	26	±0.2	1.8	+0.4	4,000±10	VE224	IE224	VEC224	IEC224
28	34	±0.2	2.7	+0.6	4,000±10	VE284	IE284	VEC284	IEC284
36	42	±0.2	3.1	+0.8	4,000±10	VE364	IE364	VEC364	IEC364
42	48	±0.2	3.6	+0.8	4,000±10	VE424	IE424	VEC424	IEC424
54	60	±0.2	4.1	+0.8	4,000±10	VE544	IE544	VEC544	IEC544
70	76	±0.2	4.1	+0.8	4,000±10	VE704	IE704	VEC704	IEC704
82	89	±0.2	5.5	+0.8	4,000±10	VE824	IE824	VEC824	IEC824
※ 100	114	±0.4	6.6	+1.0	4,000±10	VP1H4	—	—	—
※ 125	140	±0.5	7.0	+1.0	4,000±10	VP1Q4	IP1Q4	—	—
※ 150	165	±0.5	8.9	+1.4	4,000±10	VP1F4	IW1F4	—	—

備考：グレーの呼び径100,125,150はJIS K 6741のVP管。HIの呼び径100,150はJIS K 6742、呼び径125はAS20。

関連部材

※接着剤について「日本水道協会規格準拠」と記載されているものは、「日本水道協会規格 JWWA S101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

接着剤

エスロン接着剤 No.73S

硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



TS 接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径管から中口径管まで幅広くカバーします。

●日本水道協会規格準拠

[低粘度速乾性 = A 粘度 : 500mPa・s]

容 量	品 番	梱包数	備 考
250g	S732G	80	筆 付
500g	S735G	40	筆 付
1kg	S731	24	筆 付

エスロン接着剤 No.75S

硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



冬季や小口径管の接続に適した速乾タイプです。
低粘度で薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

【注 意】 乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお避けください。

●日本水道協会規格準拠

[低粘度速乾性 = A 粘度 : 150mPa・s]

容 量	品 番	梱包数	容 量
500g	S755G	40	筆 付
1kg	S751	24	筆 付

エスロン接着剤 No.70S

硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



夏季や中口径管の接続に適した高粘度タイプです。

●日本水道協会規格準拠

[高粘度速乾性 = B 粘度 : 2500mPa・s]

容 量	品 番	梱包数	備 考
500g	S705G	40	筆 付
1kg	S701	24	筆 付

エスロン接着剤 No.65S

中・大口径硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



農業・下水道の接合にご使用ください。
塗装時間がかかる中・大口径管に適した中乾タイプです。

【注 意】 大口径管に塗布する場合、別途、塗布用のハケ（市販品）をご用意ください。

●日本水道協会規格準拠

[低粘度速乾性 粘度 : 500mPa・s]

容 量	品 番	梱包数	備 考
1kg	S651	24	筆 付