



**USB-HSF405シリーズ**  
4ポートUSB2.0ハブ scene fit  
各¥1,869 (税抜き ¥1,780)

USB 2.0 Windows 8 7 Vista XP 2000 Me 98SE Mac OS X 9.0-

RoHS パス パワー 4 ポート

**どんなパソコンにもフィットする、USBハブ“scene fit”。**

- 丸みを帯びた優しい形状のスティックタイプだから、スーツやバッグのポケットに入れて気軽に持ち運びます。
- 豊富なカラーラインナップとどんな場面にも合うシンプルで美しい形状デザインで、男性でも女性でも、職場でも家庭でも、ONでもOFFでもフィットする使いやすいUSBハブです。

 
選ぶ楽しみ、使う喜び“シン・フィット”  
Color of your style  
**scene fit**



USB-HSF405BL



邪魔にならない短めケーブルだから、ハブの向きも自由自在です。



コンパクトで持ち運びやすいサイズです。



一方方向に差し込めるからスッキリ配線できます。



USB-HSF405BK (ブラック)



USB-HSF405GM (ガンメタリック)



USB-HSF405SS (シルバー)



USB-HSF405W (ホワイト)



USB-HSF405BL (ブルー)



USB-HSF405G (グリーン)



USB-HSF405P (ピンク)



USB-HSF405D (オレンジ)



インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大400mA(全ポート合計)※7
サイズ	約W100×D18×H16mm(本体部)
重量	約26g(ハブ本体のみ)
ケーブル長	5cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、 Apple Macシリーズ ※1※2※4※5※6
対応OS	Windows 8-7(64bit/32bit)-Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)-Me-98SE Mac OS X(10.0以降)-Mac OS(9.0以降)※8

※1～※8については、P.364の欄外の共通注意事項参照。

選ぶ楽しさ、使う喜び“シン・フィット”



マウスは、P.343-347へ

**USB-HCS307シリーズ** SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ 各¥1,785 (税抜き ¥1,700)  
**USB-HCM307シリーズ** microSDカードリーダー付きUSB2.0ハブ 各¥1,785 (税抜き ¥1,700)  
**USB-HCH407シリーズ** 4ポートUSB2.0ハブ 各¥1,785 (税抜き ¥1,700)

USB 2.0 Windows 8 7 Vista XP 2000 Me 98SE Mac OS X 9.0-  
USB-HCH407シリーズのみ

**カードリーダー機能を内蔵したスタンダードなデザインのUSBハブ。**

- コネクタケーブルを本体に固定できるので持ち運びにも大変便利です。
- ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適です。
- USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しており、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
- ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。

コネクタケーブルを本体に固定可能です。



USB-HCS307P



USB-HCS307BK (ブラック)



USB-HCS307W (ホワイト)



USB-HCS307BL (ブルー)



品番	USB-HCS307シリーズ	USB-HCM307シリーズ	USB-HCH407シリーズ
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)		
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)		
コネクタ	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) オス×1(アップストリーム)	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) オス×1(アップストリーム)	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー		
消費電流	動作時:190mA(MAX)、 スタンバイ:150mA(MAX)	—	—
供給電流	最大320mA(全ポート合計)※7	最大400mA(全ポート合計)※7	最大400mA(全ポート合計)※7
ケーブル長	約W93×D27.7×H10mm	約24g	約7cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、 Apple Macシリーズ ※1※2※4※5※6	Windows 8-7(64bit/32bit)- Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)-Me-98SE、 Mac OS X(10.0以降)- Mac OS(9.0以降)※8	Windows 8-7(64bit/32bit)- Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)-Me-98SE、 Mac OS X(10.0以降)- Mac OS(9.0以降)※8
対応OS	Windows 8-7(64bit/32bit)- Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)- Mac OS X(10.0以降)- Mac OS(9.0以降)※8	Windows 8-7(64bit/32bit)- Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)-Me-98SE、 Mac OS X(10.0以降)- Mac OS(9.0以降)※8	Windows 8-7(64bit/32bit)- Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)-Me-98SE、 Mac OS X(10.0以降)- Mac OS(9.0以降)※8

※1～※8については、P.364の欄外の共通注意事項参照。



USB-HCM307BL




USB-HCM307BK (ブラック)



USB-HCM307W (ホワイト)



USB-HCM307BL (ブルー)

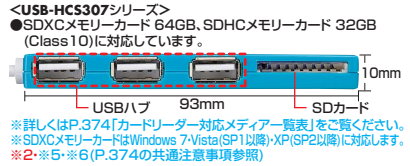

※詳しくはP.374「カードリーダー対応メディア一覧表」をご覧ください。  
※SDXCメモリーカードはWindows 7/Vista(SP1以降)/XP(SP2以降)に対応します。  
※2※5※6(P.374の共通注意事項参照)



USB-HCH407BK




USB-HCH407BK (ブラック)



USB-HCH407W (ホワイト)



USB-HCH407BL (ブルー)

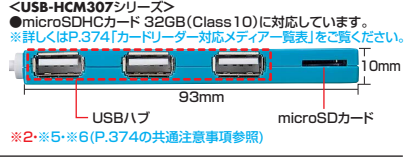

※2※5※6(P.374の共通注意事項参照)

**USB-HUB238シリーズ** USB2.0ハブ オープン価格

USB 2.0 Windows 8 7 Vista XP 2000 Me 98SE Mac OS X 9.0-

バス パワー 4 ポート

**パソコンに直挿し、すっきりと接続できる4ポートUSBハブ。**

- 接続コネクタが180°回転するポートを装備しているので接続時に隣のポートと干渉してしまうような大型サイズのUSB機器も接続できます。
- USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しており、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
- ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。



USB-HUB238SV

ポートが回転するので接続に便利。



USB-HUB238BK (ブラック)



USB-HUB238SV (シルバー)



インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大350mA(全ポート合計)※7
サイズ	約W42×D96×H20mm(突起部は除く)
重量	約27g
付属品	USB延長ケーブル(約0.3m)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、 Apple Macシリーズ ※1※2※4※5※6
対応OS	Windows 8-7(64bit/32bit)-Vista-XP(SP1以降)- 2000(SP3以降)-Me-98SE Mac OS X(10.0以降)-Mac OS(9.0以降)※8

※1～※8については、P.364の欄外の共通注意事項参照。

- デスクトップファンチャー
- パーティションプロジェクター
- プリンタスタンド他
- サーバーラック
- ラック
- カルテラック
- TVスタンドモニターアーム
- チェア
- キーボードカバー
- クリーナー
- マウスパッドリストレスト
- シュレックセキュリティ
- 耐震グッズフィルター他
- バックインナー
- 電子辞書デジカメ
- メディアDVDケース
- インクジェット用紙
- 手作りラベル
- レーザー用紙ラベル
- トナー
- レーザーポインターマウス
- キーボードテンキー
- USBハブケーブル
- カードリーダーUSBメモリ
- Bluetoothヘッドセット
- スピーカーWEBカメラ
- 切替器
- 光LANケーブル
- LANテスターLANハブ
- USBケーブルIEEE1394ケーブル
- ディスプレイケーブル
- HDMI・AVケーブル
- RS-232Cケーブル
- その他ケーブル
- ケーブルクセサリ
- DOS/パソコンノートクーラー
- 電源タップ電源コード
- 充電機器単載グッズ
- バッテリーUPS
- iPad・iPhoneスマートフォンアクセサリ